

HALFEN HBJ-S BETOJUSTER

Abmessungen und Bestellung

Technische Daten

HALFEN HBJ-S			
Ausführungen		HBJ-S-V-6,0	HBJ-S-V-10,0
		HBJ-S-H-6,0	HBJ-S-H-10,0
Bauhöhe	h [mm]	183	
Justiermöglichkeit	Δh [mm]	+ 100	
Mindestfundamentdicke	D_f	240	
Mindestdicke der Sauberkeitsschicht	d_n [mm]	120	150
maximales Stützengewicht	[kN]	260	500
Mindestbreite	b_{min} [mm]	30	42
Schlüsselweite Justierschraube	SW [mm]	24	30
Belastbarkeit pro Betojuster	F [kN]	60	100
	F_D [kN]	81	135

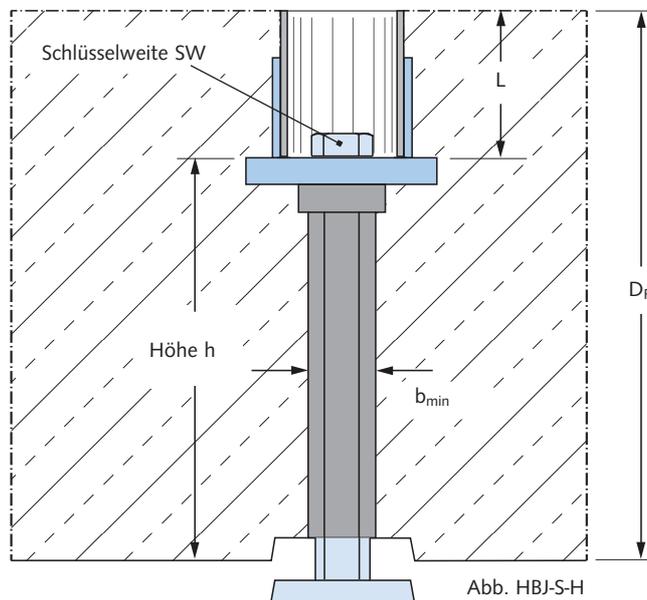


Abb. HBJ-S-H

Bestellung

HALFEN HBJ-S Betojuster		
	Artikelbezeichnung	Artikelnummer
	HBJ-S-V-6,0	0420.040-00001
	HBJ-S-V-10,0	0420.040-00002
	HBJ-S-H-6,0	0420.040-00003
	HBJ-S-H-10,0	0420.040-00004
	Aussparungsrohr Länge L [mm] bitte bei Bestellung angeben: $L = D_f - 183$ mm, D_f = Dicke des Fundamentfußes	0420.059-00001
	Verschlussstopfen	0420.050-00001