



HALFEN MONTAGESCHIENEN

Profil 41/22

HM bzw. HL 41/22

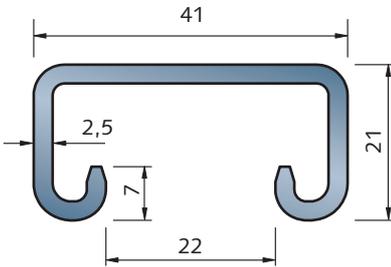

Nennmaße [mm]

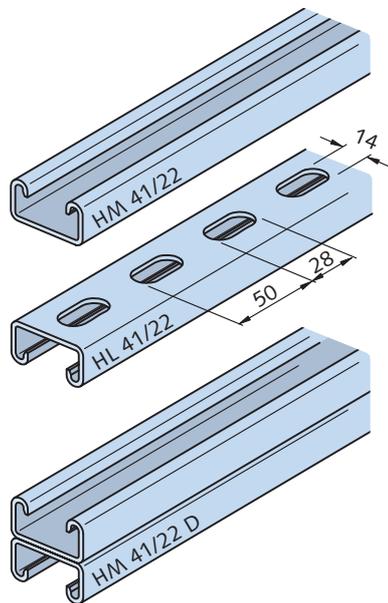

Materialausführ.	Bestell-Nr.	Standard = Auf Anfr. =	Profilge-wicht		Trägheits-moment		Widerstands-moment		Max. zuläss. Punktrtrag-fähigkeit max F [kN] ≤L [cm]	Biegetragfähigkeit bei Spannweite L			
			G [kg/m]	A [cm ²]	I _y [cm ⁴]	I _z [cm ⁴]	W _y [cm ³]	W _z [cm ³]		0,50	1,00	1,50	
HM 41/22 0280. ...													
wb	120-00001	●											
sv	120-00002	●	1,80	2,30	1,19	5,32	0,97	2,58	5,6	15,0	1,8	0,6	0,2
fv	120-00003	●											
A4	120-00004	●											
HL 41/22 0281. ...													
wb	020-00001	●											
sv	020-00003	●	1,57	1,95	0,99	5,27	0,89	2,55	5,6	12,0	1,5	0,5	0,2
fv	020-00002	●											
A4	020-00004	●											
HM 41/22D 0280. ...													
wb	160-00001	○											
fv	160-00002	●	3,60	4,59	5,55	10,64	2,69	5,15	5,6	42,0	4,7	2,3	1,3
A4	160-00003	○											

Länge: 6000 mm

Bestellbeispiel: HL 41/22 - fv - 6000

oder Bestell - Nr. 0281.020-00002

① siehe Anmerkung ③ auf S. 55

Hinweis:

Gezahnte Profile 41/22


→ Seite 27

Weitere Profildaten, Statik



Profil-daten	Zul. Zug, Querzug
Seiten 54 - 57	Seite 58

Gewindeplatten, Halfenschrauben

GWP 41/41 und 41/22
HZS 41/41 und 41/22

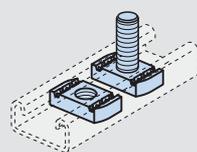


Seite 31

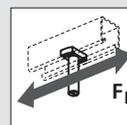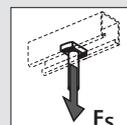


Profil - Zubehör

 
SDM 41/8 Schalldämm-profil
PA 41 Profilab-deckung
HPE 41/22 Profilstopfen



Seite 50

 

Seite 46

 

Seite 46

Konstruktive Änderungen vorbehalten

1 Montageschienen, Schrauben
2 Zubehör
3 Statik
4 Tragkonstruktionen
5 Konsolen
6 Rohrschellen, Rohrlager
7 Hinweise, Arbeitshilfen